


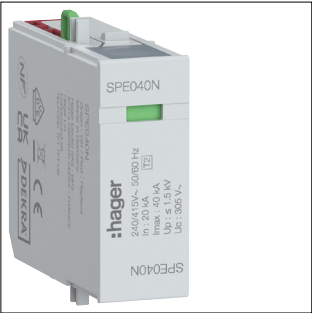

SPE040N

Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 240 - 415 V

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 85 °C

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643 T2

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe 54,2 mm

Breite 17,5 mm

Tiefe 61,5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja