


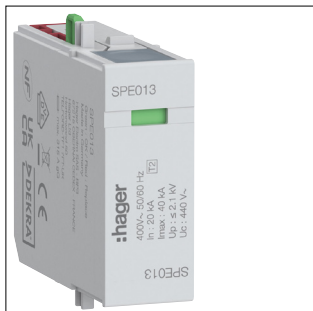

SPE013

SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2,1kV

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
--	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Wysokość	54,2 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	61,5 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak