




XVG222S

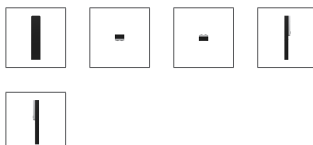

Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	44 - 44 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	3
--	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	64 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	No
------------------------	----

Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Typ 2
---------------------------	-------

Dimensions

Dimensions	1480 x 320 mm
Hauteur	1480 mm
Largeur	320 mm
Profondeur	210 mm

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
-------------	-----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Matières

Matière	Acier Aluminium
---------	--------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui