


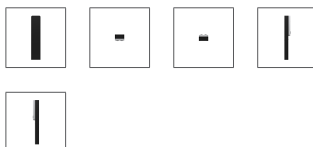

XVG222S



## witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

### Technische karakteristieken

#### Vermogen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vermogen per laadpunt | 22 kW      |
| Aansluitvermogen      | 44 - 44 kW |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Stroomvoorziening

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal fases voor voeding | 3 |
|---------------------------|---|

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 64 A |
|-----------------|------|

#### Connectiviteit

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 2 |
|---------------------|---|

#### Functies

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Met loadmanagement | Nee |
|--------------------|-----|

#### Uitrusting

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Aantal stopcontacten                   | 0  |
| Met beveiligingsschakelaar             | Ja |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja |

#### Aansluiting

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Type connector/stekker | Type 2 |
|------------------------|--------|

#### Afmetingen

|            |               |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 1480 x 320 mm |
| Hoogte     | 1480 mm       |
| Breedte    | 320 mm        |
| Diepte     | 210 mm        |

#### Installatie, montage

|               |              |
|---------------|--------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage |
|---------------|--------------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK10 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Materiaal

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Staal<br>Aluminium |
|-----------|--------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |