




XVG222S

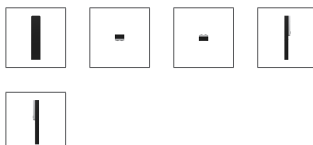

witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	44 - 44 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	64 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	2
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Nee
--------------------	-----

Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2
-----------------------	--------

Afmetingen

Afmetingen	1480 x 320 mm
Hoogte	1480 mm
Breedte	320 mm
Diepte	210 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
---------------	--------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Staal Aluminium
-----------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja