


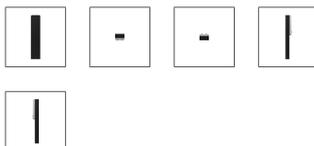

XVG222S



**WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ισχύς**

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	22 kW
Ισχύς σύνδεσης	44 - 44 kW

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Τροφοδοσία**

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	3
--	---

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	64 A
------------------	------

**Συνδεσιμότητα**

Αριθμός σημείων φόρτισης	2
--------------------------	---

**Λειτουργίες**

Με διαχείριση φορτίου	Όχι
-----------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός οικιακών πριζών	0
Με αυτόματη ασφάλεια	Ναι
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	Ναι

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης	Τύπος 2
----------------	---------

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις	1480 x 320 mm
Ύψος	1480 mm
Πλάτος	320 mm
Βάθος	210 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
------------	-----------------------

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Τάση**

Ονομαστική τάση	230 - 400 V
-----------------	-------------

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό Αλουμίνιο
-------	------------------------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι