


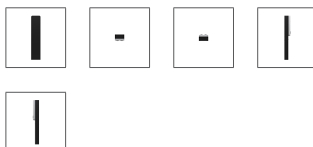

XVG222S



Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste

Tekniska egenskaper

Ström

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	44 - 44 kW

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström	64 A
-----------	------

Anslutning

Antal laddpunkter	2
-------------------	---

Funktioner

Med lasthantering	Nej
-------------------	-----

Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Ja
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2
---------------------------	-------

Dimensioner

Dimensioner	1480 x 320 mm
Höjd	1480 mm
Bredd	320 mm
Djup	210 mm

Installation, montering

Montering	Golvmontering
-----------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK10

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Spänning

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

Material

Material	Stål Aluminium
----------	-------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja