


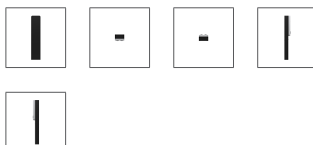

XVG222S



**Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste**

**Tekniska egenskaper**

**Ström**

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	44 - 44 kW

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

**Elektrisk ström**

Märkström	64 A
-----------	------

**Anslutning**

Antal laddpunkter	2
-------------------	---

**Funktioner**

Med lasthantering	Nej
-------------------	-----

**Utrustning**

Antal uttag i hus	0
Med kretsbytare	Ja
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2
---------------------------	-------

**Dimensioner**

Dimensioner	1480 x 320 mm
Höjd	1480 mm
Bredd	320 mm
Djup	210 mm

**Installation, montering**

Montering	Golvmontering
-----------	---------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK10

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

**Spänning**

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

**Material**

Material	Stål Aluminium
----------	-------------------

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja