


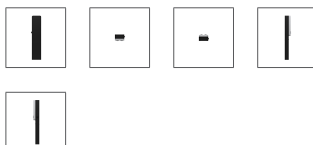

XVG222SQF



## Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE

### Caractéristiques techniques

#### Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	44 - 44 kW

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	64 A
-------------------------	------

#### Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

#### Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

#### Equipement

Nombre de prises domestiques	1
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

#### Dimensions

Dimensions	1480 x 345 mm
Hauteur	1480 mm
Largeur	345 mm
Profondeur	210 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
-------------	-----------------

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

#### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

#### Matière

Matériau	Acier Aluminium
----------	--------------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui