


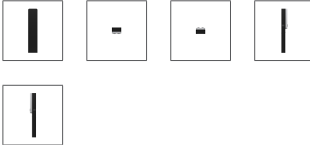

XVG222SQD



Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	64 A
-----------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	2
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2
-----------------------	-------

Abmessungen

Abmessungen	1480 x 320 mm
Höhe	1480 mm
Breite	320 mm
Tiefe	210 mm

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
-------------	------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl Aluminium
-----------	--------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja