




GS17009016

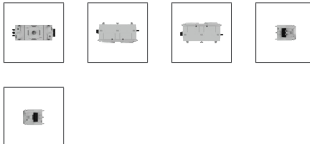

Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W Winsta C-Profil verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0,049 W

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	61 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	2
------------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Konnektivität

Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp USB	CC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

