


GS17019016

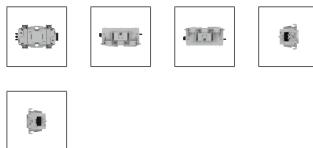

### Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W Winsta Frontrastend verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Leistung

Ausgangsleistung	20 W
------------------	------

Leistungsaufnahme standby	0,049 W
---------------------------	---------

#### Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
-------	--------------

RAL Nummer	9016
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

#### Abmessungen

Höhe	50 mm
------	-------

Breite	120 mm
--------	--------

Tiefe	54 mm
-------	-------

Anzahl Einheiten	2
------------------	---

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Leiterquerschnitt	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

#### Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Anschluss-/Steckertyp USB	CC
---------------------------	----

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzeleiterkontakt rund	Nein
-------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Vorbestückt mit	Steckdose + Ladegerät USB PD 2xTyp C
-----------------	--------------------------------------

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

