




B11030



Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG14

[Illustrazioni](#) | [Disegni](#)

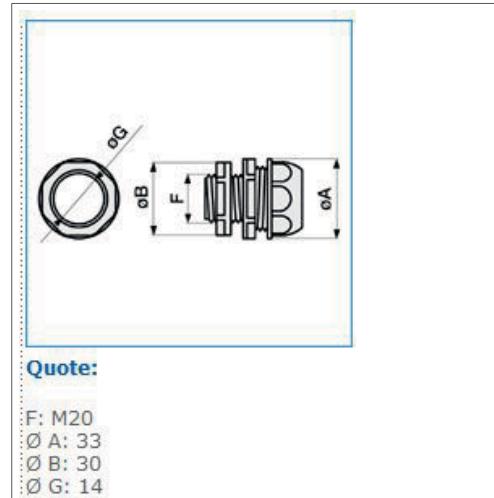

Quote:

F: M20
Ø A: 33
Ø B: 30
Ø G: 14