




Raccordo fisso guaina spirolata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA20

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

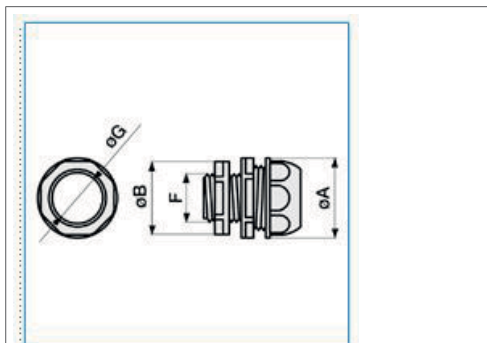

Quote:

- F: 3/4"
- Ø A: 39
- Ø B: 38
- Ø interno guaina: 20

B11007

