




Raccordo fisso guaina spirata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA25

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

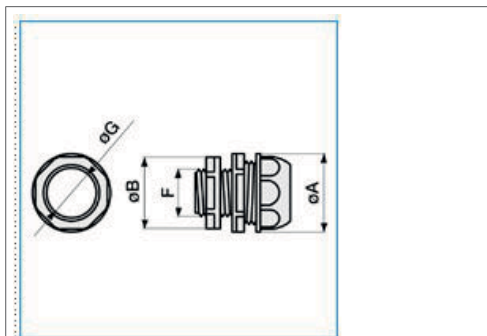

Quote:

- F: 1"
- Ø A: 51
- Ø B: 47
- Ø interno guaina: 25

B11009

