


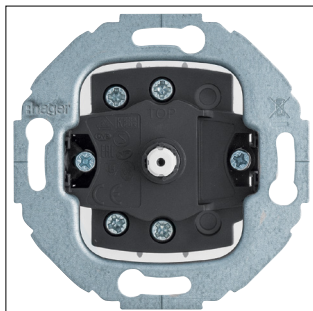

WDE387603

Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

Controlli e indicatori

Numero di tasti 0

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Diametro 71 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connezione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza lampadina fluorescente

Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì