




WDE384603

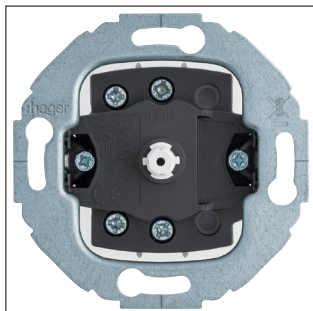

Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	1

Material

Färg	Grå
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Med klor	Ja
Typ av lampsockel	Utan lampsockel
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Centrumplattor	För centrumbricka med vred
Utförande	Snabbanslutning
Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Lämplig för

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja