


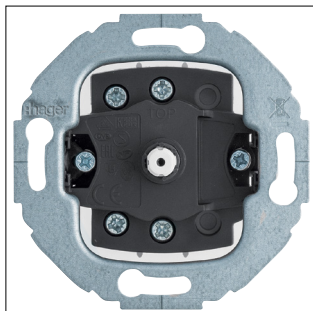

WDE387703

Kreuz-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Ja

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Durchmesser	71 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Kreuz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----