


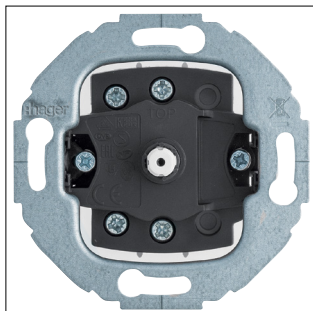

WDE387703

## Draaischakelaar kruis, Serie 1930/Glas/R.classic

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Grijs       |
| RAL-code                                                  | 7035        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Duroplast   |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Aansluitwijze        | Klemmontage |
| Met klauwbevestiging | Ja          |

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 0 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 71 x 71 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm      |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm      |
| Diameter                 | 71 mm      |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

#### Uitvoering

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bedieningselement | Korte draaihendel |
|-------------------|-------------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Aansluiting

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Montagewijze  | Met spreidklemmen  |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Verlichting   | Zonder glimlamp    |
| Schakelmodus  | Kruis              |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|