




WTS1300BG

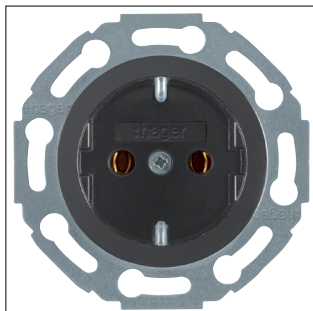

Steckdose SCHUKO, Schraubanschluss, 1930/Glas schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	SCHUKO

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja