




WLS1463WG

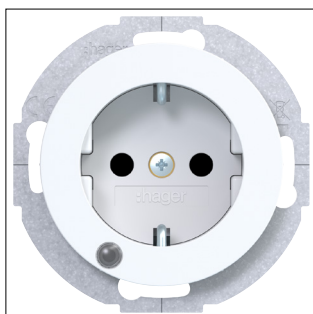

**Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.Classic polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 40,80 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Ohne

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

---

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|

---

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

---

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

---

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich  |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen   |

---

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| R.x / Serie R.classic |
|-----------------------|

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |