




WDA1075ANM

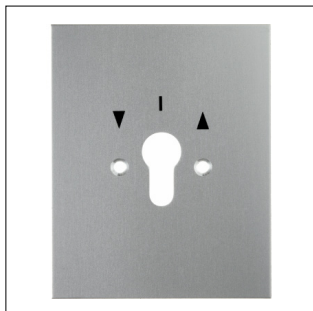

**Copertura in metallo con serigrafia pressofusione IP44**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Alluminio

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 37 mm

Larghezza 26 mm

Profondità 22 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Accessori

Con campo per l'etichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

#### Testo

Stampa Con stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

#### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì