


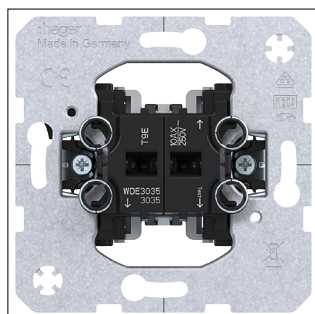

WDE3035



## Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall

Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

#### Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

#### Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Drucktaster Nein

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze, version 4.1