




WDE3035

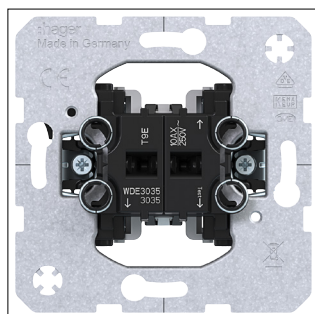

Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Mit Krallenbefestigung Ja

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien

Nachhaltigkeit

Cradle to Cradle Certified® Bronze