


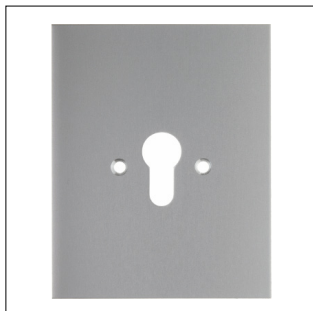

WDA1076ANM

IP44

Copertura in metallo pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Piastra centrale
-------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	125 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	2 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì