




WDF41076

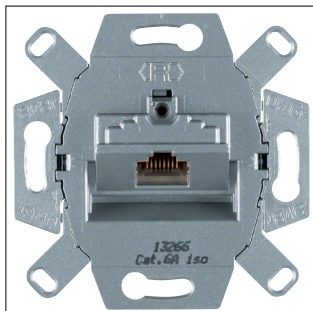

## UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP

### Technische Eigenschaften

#### Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

#### Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

#### Werkstoff

Farbe Light grey

Werkstoff Metall  
Kunststoff

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

#### Spannung

Nennspannung 72 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 0,50 A

#### Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

#### Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte  
Ohne Spreizkrallen

Schutz Ohne Abschirmung

Tragplatte/Tragring Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Anschlussart Mit LSA+ Klemmen

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja