


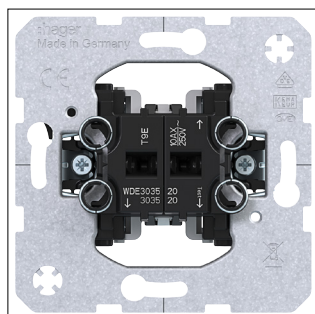

WDE303520



Jaloezieschakelaar 1-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen

Geschikt voor

A.1 Thermoplast / A.8 Aluminium / A.8 Glas / A.8 Roestvrijstaal / C.1 Thermoplast / C.8 Aluminium / C.8 Glas / C.8 Roestvrijstaal