


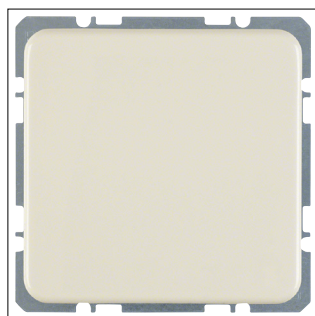

WWS6011WP



IP44



Presa con messa a terra e coperchio USA/CANADA NEMA 5-15 R wg UP IP44 bianc luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	125 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	15 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	52,2 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità di installazione	19 mm

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Tipo di connettore/spina USB	NEMA

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	NEMA
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì