




WWW1336PW

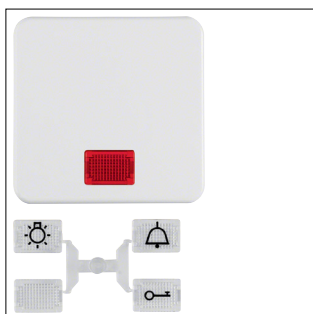

## Wippe mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, polarweiß glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 63,70 mm |
| Breite | 64,30 mm |
| Tiefe  | 15 mm    |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

#### Konnektivität

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

#### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                     |
| Stoßfestigkeit IK                | IK02                                     |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch |

#### Texte

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aufdruck             | Ohne Aufdruck                                                    |
| Montageart           | Klemmbefestigung                                                 |
| Beleuchtung          | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung                            |
| Drucktaster          | Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach |
| Wippschalter/-taster | Für Wipptaster<br>Für Wechsel-/Kreuzschalter                     |

#### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |