




WWS1411BR

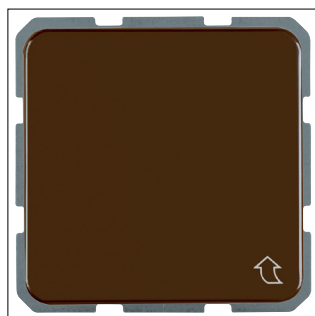

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera e morsetti a vite wg UP IP44 Marrone

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	8011
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	52,2 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Si
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Tipo di connettore/spina USB	Schuko P30 / Universale

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

Gamma IP44 Berker wg UP

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----