


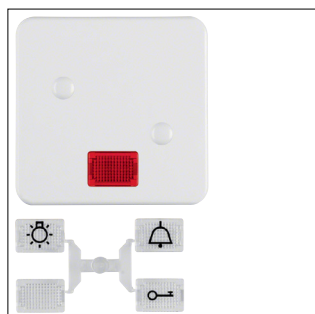

WWW1339PW



Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 63,70 mm

Larghezza 64,30 mm

Profondità 15 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Custodia Con tappo di copertura per il montaggio a vite

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì