




WWW1339PW

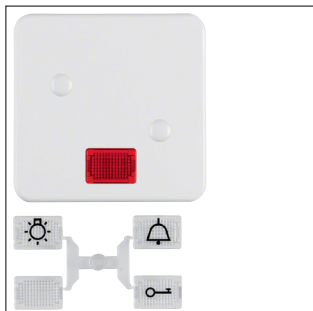

### Bilanciere avvitabile wg UP IP44 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 63,70 mm

Larghezza 64,30 mm

Profondità 15 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

##### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere

Per interruttore di commutazione/invertitore

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì