




WDF410866

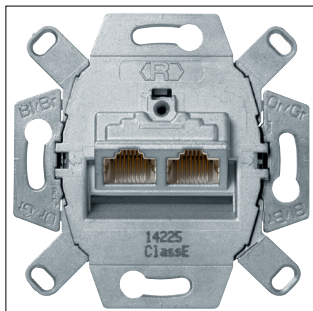

UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 250 - 250 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

Werkstoff

Farbe Light grey

Werkstoff Metall
Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Spannung

Nennspannung 72 V

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN 1 A

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Abmessungen Öffnung (B x H) 71,0 x 71,0 mm

Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Ohne Spreizkrallen

Schutz Ohne Abschirmung

Tragplatte/Tragring Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Anschlussart Mit LSA+ Klemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja