




WDE633023

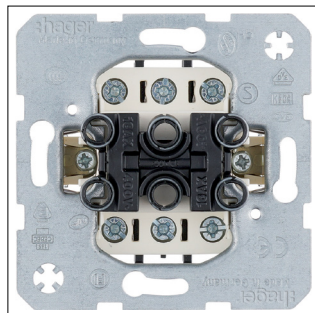

### Interruttore triplo 16 AX/400V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto  
Raccordo a vite

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 3

##### Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

##### Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

##### Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Illuminabile con gruppo fluorescente, a incandescenza o LED con morsetto N

Pulsante No

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì