


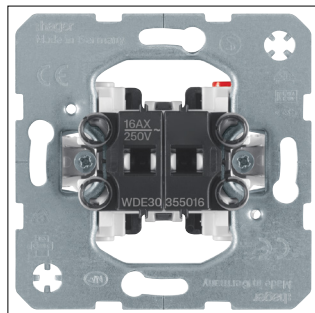

WDE30355016

Interruttore serie off/change-over 16 AX per montaggio a parete cava

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio No

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Corrente

Corrente nominale 16 A

Conneessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Serie

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì