




WDF48001

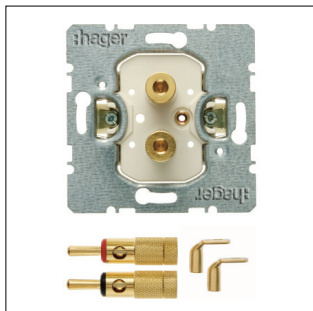

Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
Leiterquerschnitt	10 - 10 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	31 mm

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja