


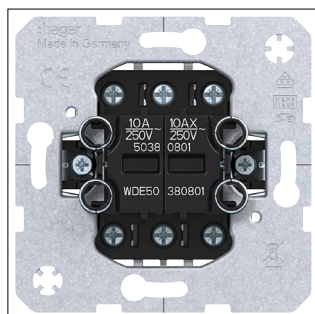

WDE50380801

**Puls. doppio, contatto di commutazione/deviatore, morsetti d'ingresso separati**

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto  
Raccordo a vite

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

#### Serie

Serie 70.90 x 70.90 mm

Profondità di installazione 41,6 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

#### Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

#### Corrente

Corrente nominale 10 A

#### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

#### Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Pulsante Sì

#### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì