




WDF4592

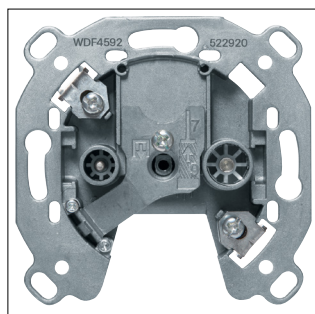

Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Attenuazione

Attenuazione collegamento a 2150 MHz	5 dB
--------------------------------------	------

Attenuazione collegamento a 860 MHz	4 dB
-------------------------------------	------

Connessione

Tipo di connettore	Presa d'arrivo
--------------------	----------------

Frequenza

Larghezza di banda della frequenza	5 - 2400 MHz
------------------------------------	--------------

Tecnologia a banda larga	5 - 2400 MHz
--------------------------	--------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo
-----------	---------

Codice RAL	7035
------------	------

Serie

Profondità	27,2 mm
------------	---------

Profondità di installazione	40 mm
-----------------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Testo

Funzione	HDTV compatibile
----------	------------------

Condizioni di impiego	Tensione di comando CC passante (presa IN / IEC female)
-----------------------	---

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Piastra di supporto/anello di supporto	Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
--	---