


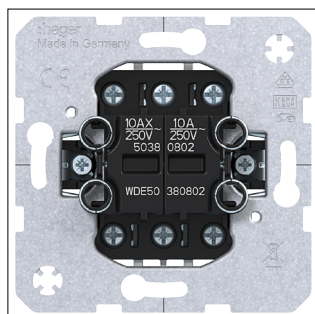

WDE50380802

Deviatore doppio/pulsante, contatto di

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 70.90 x 70.90 mm

Profondità di installazione 41,6 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Pulsante Sì

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì