


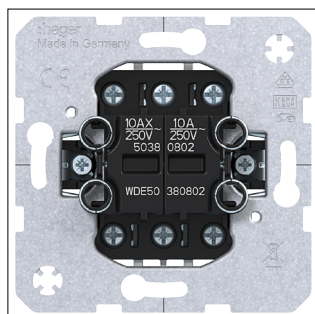

WDE50380802

Serien Wechsel-Schalter/Taster, Schalter links, Taster rechts, Einsatz UP, 10 A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung
Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 70.90 x 70.90 mm

Einbautiefe 41,6 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Texte

Montageart Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Schaltart/Variante Serien

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja