




WDE510110

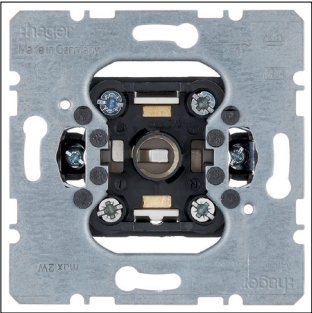

Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 V
Leistung	
Glühlampenlast	2 - 2 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Beleuchtung	
Art der Lampe	LED
Werkstoff	
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	30,10 mm
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Texte	
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Geeignet für	
A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja