




WDE613036

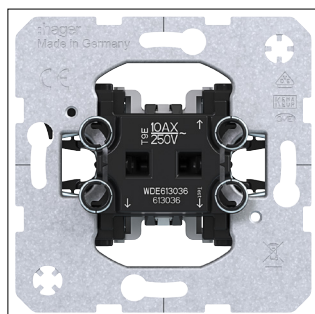

Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Texte

Montageart Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Beleuchtbar durch Glüh- und Glühaggregat mit N-Klemme
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Drucktaster Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja