


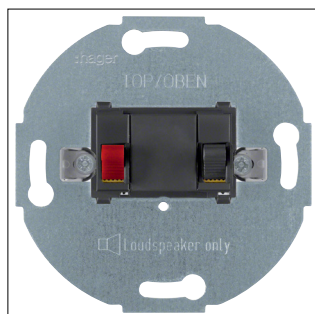

WDF4800AT1



## Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

### Technische Eigenschaften

#### Anschluss

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Lautsprecheranschluss   |
| Leiterquerschnitt     | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                       |

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Anthrazit            |
| RAL Nummer | 7021                 |
| Glanzgrad  | Matt                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Tiefe                       | 45 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Krallenbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Geschirmt       | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

#### Texte

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass      |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragplatte         |

#### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|