


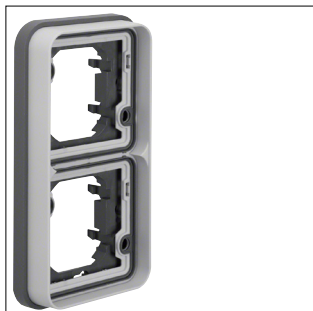

WNA408

Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	154 mm
Tiefe	38 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung Mit Montageadapter und Dichtung Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für senkrechte Montage
------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja