


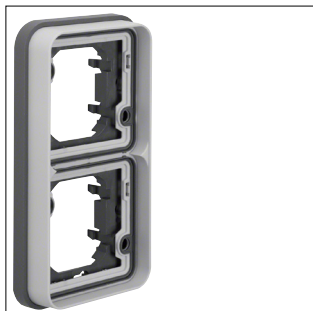

WNA408

cubyko - Quadro x2 vertical, cinzento

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	2
Número de módulos	2

Materiais

Cor	Cinzento
	7035
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	154 mm
Profundidade	38 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Vertical

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos Com adaptador de montagem e vedante Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem vertical
Parafusos/chave de parafusos	Com chave de parafusos

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim