


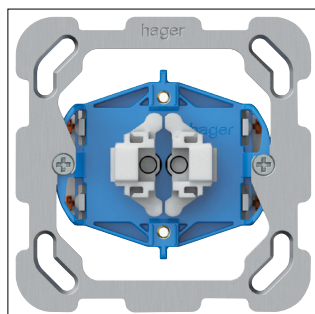

WH101002F

Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Bleu
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec adaptateur
--	---------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.4 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----