


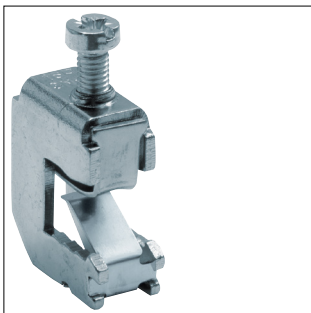

K96B

Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm² Cu 20/30/40x10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 16 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	10 - 10 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	25 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	180 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak