


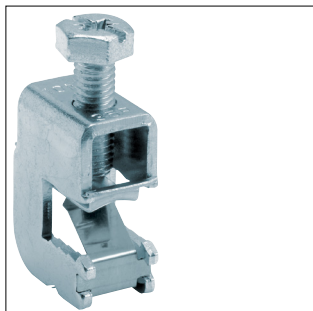

K96J

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 35 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 35 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	6 - 6 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte	26,50 mm
Breedte	16,50 mm
Diepte	38,50 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	270 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja