


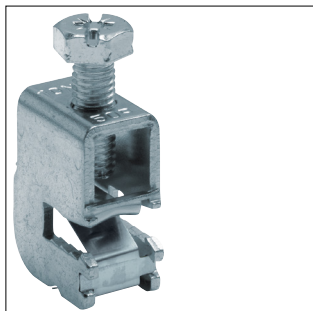

K96D

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 10 - 50 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 - 50 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 - 50 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	10 - 10 NM
----------------	------------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Breedte	16,50 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	315 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja