




K96V

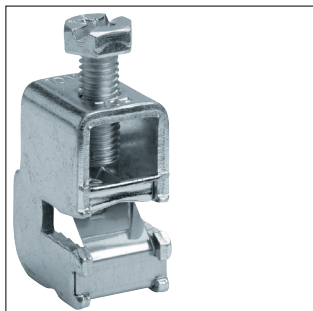

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 70 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	10 - 10 NM
----------------	------------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Breedte	21 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja